




JP

取扱説明書 1頁
本日本語訳はSchmersal 本社のドイツ語原文を基に作成されたものであり、
翻訳上の疑義がある場合、原文及び英文のみが有効となります。

外形図

全ての寸法表記はmm。

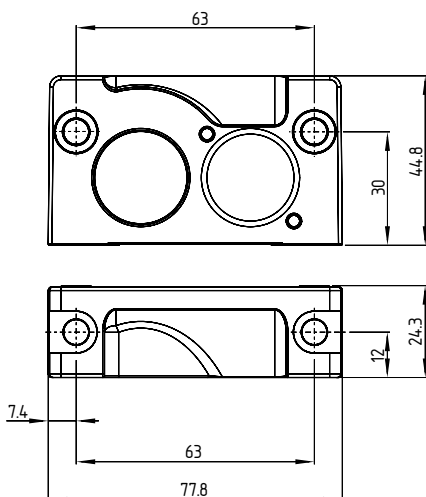

通常の取り付け方法



規格 ISO 12100、EN 953 及び ISO 14119 を遵守してください。


電磁ロック付きインターロックを正しく取り付けるために、
M6 ネジ用の穴が2つ設けられています。



M6 ネジは強度等級が少なくとも 10.9 のものをお使いください。
M6 ネジの締め付けトルクは 8 Nm です。

取り付け方向は自由です。システムは、電磁ロック付きインター
ロックとアクチュエーターとの距離が 1 mm から 7 mm の間で、その相対角度
が 2° 未満の時に操作出来ます。又本体とアクチュエーターは、平行
に設置する事をお勧めします。

オフセット:

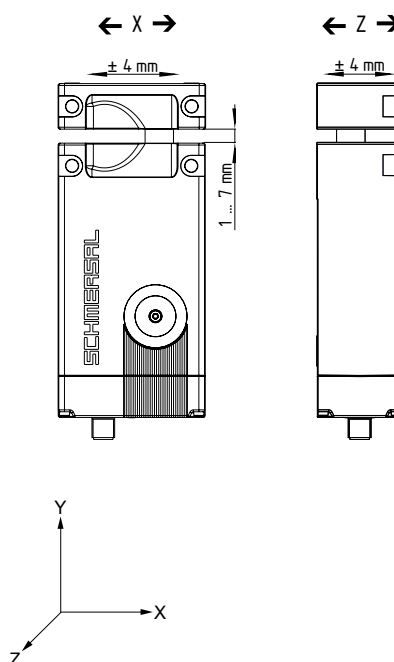

アクチュエーターの接近方向は、X 方向又は Y 方向からのみ
でなければなりません。



SIL 3 に基づき、設定された保持力と安全なインターロック
機能のために、アクチュエーターとインターロックとの距
離は最大 7 mm でなければなりません。安全扉の構造は、
インターロックとアクチュエーターとの距離が Y 方向で 7 mm を
超えない様に設計する必要があります。



セーフティスイッチとアクチュエーターは、ワンウェイネ
ジ、接着、ドリル、ピンなどの使用により、保護装置に恒
久的に付ける様、又位置がズレない様にしてください。

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

