




JP


取扱説明書 1頁
原文翻訳：本日本語訳は、Schmersal本社のドイツ語原文を基に作成されたものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文及び英文のみが有効となります。

外形図

全ての寸法表記はmm。

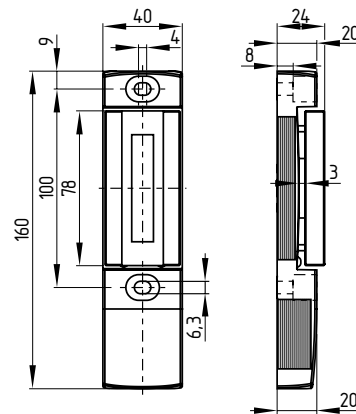

軸ズレとラッチカの方

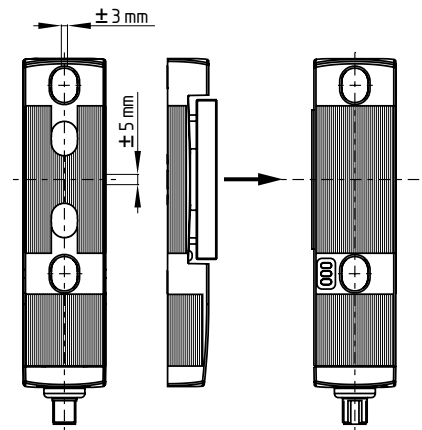

セーフティコンポーネントはラッチカが働く方向に操作してください（イラスト参照）。

通常の取り付け方法



ISO 12100, EN 953 及び ISO 14119規格を遵守してください。

電磁ロック付きインターロックとアクチュエーターを取り付けるために、ワッシャー付きM6ネジ用穴（ワッシャーは同梱）が二つ用意されています（締め付けトルク：8N）。



電磁ロック付きインターロックはストッパーとして使用しなればなりません。

取り付け方向は自由です。本製品を確実に動作させるために、ドアスイッチとアクチュエーターの角度を2°以下にしてください。取り付け後、取り付け穴は付属のプラグで密封してください。プラグは開口部を密封する手段として機能し、ネジ接続部の無効化防止に効果があります。



セーフティスイッチとアクチュエーターは、ワンウェイネジ、接着、ドリル、ピンなどの使用により、保護装置に恒久的に付けられる様、又位置がズレない様にしてください。

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

