





DE Betriebsanleitung Seite 1
Original


AZ/AZM201...ST-...-2965-1 (MS-AZ/AZM 200ST-...-2568)

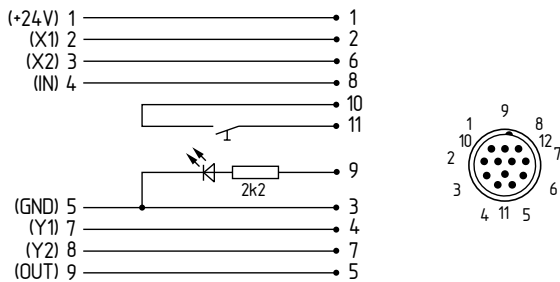


AZ/AZM201...ST-/ST2-...-2965-2 (MS-AZ/AZM 200ST-...-2562)

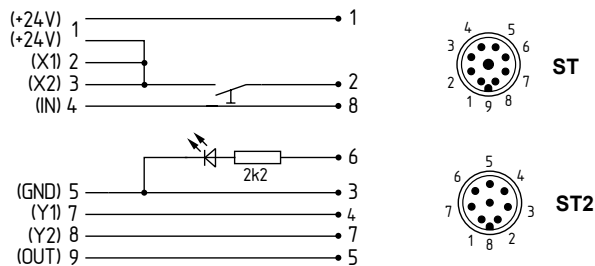


AZ/AZM201...ST-...-2965-3 (MS-AZ/AZM 200ST-...-2591)

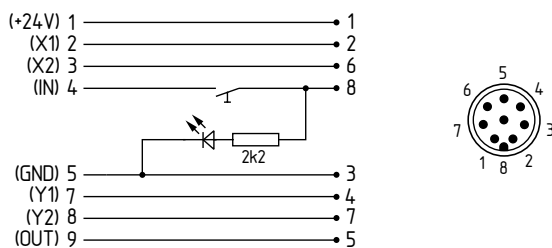


AZ/AZM201...ST-...-2965-4 (MS-AZ/AZM 200ST-...-2561-1)

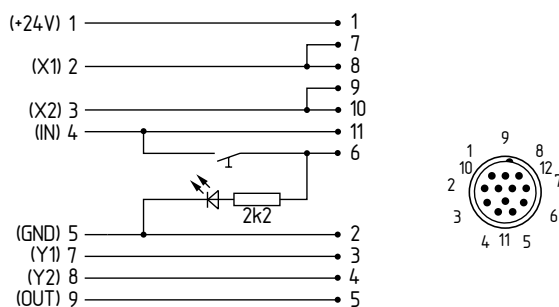

AZ/AZM201...ST-...-2965-5 (MS-AZ/AZM 200ST-...-2561-2)

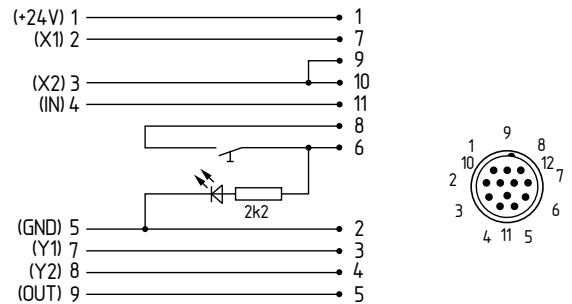

AZ/AZM201...ST-...-2965-6

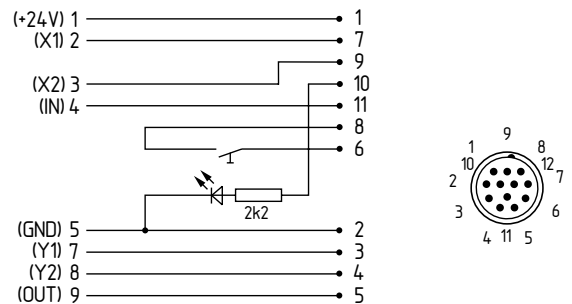

Anschlussleitungen für AZ/AZM201...ST-...-2965-1/ -4/ -5/ -6

mit Kupplung (female), IP67, M23, 12-polig – 12 x 0,75 mm²

Leitungslänge	Bestellnummer
5,0 m	101208520
10,0 m	103007354
20,0 m	101214418

Anschlussleitungen für AZ/AZM201...ST-...-2965-2

mit Kupplung (female), IP67, M23, 8+1-polig – 8 x 0,75 mm²

Leitungslänge	Bestellnummer
5,0 m	101209959
10,0 m	101209958
15,0 m	103001384

Anschlussleitungen für AZ/AZM201...ST-...-2965-3

Anschlussleitungen für AZ/AZM201...ST2-...-2965-2

mit Kupplung (female), IP67, M12, 8-polig – 8 x 0,25 mm²

Leitungslänge	Bestellnummer
2,5 m	103011415
5,0 m	103007358
10,0 m	103007359



Leistungs- und Geräteabsicherung: intern kurzschlussfest

- Stecker M12:	≤ 2 A gG
- Stecker M23:	≤ 3 A gG
Umgebungstemperatur:	max. 60°C

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 202 6474-0

Telefax: +49 202 6474-100

E-Mail: info@schmersal.com

Internet: www.schmersal.com

