
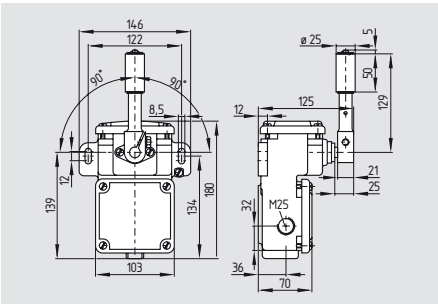


Interrupteur de déport de bande

T/M 250

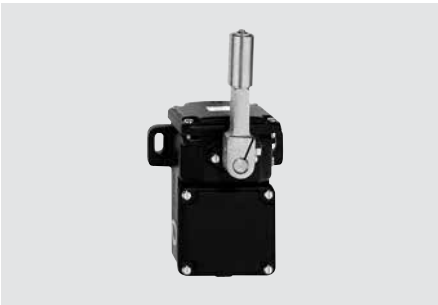

- Boîtier métallique
- Action dépendante, inverseur avec double rupture
- Action dépendante déponible avec couverture de contact ou décalés
- Rupture brusque, inverseur avec double rupture
- 2 entrées de câble
- Levier de déport de bande disponible dans plusieurs longueurs de rouleaux
- Etanchéité IP67
- Pour conditions d'exploitation sévères

 
Données techniques

Normes de référence: CEI/EN 60947-5-1
Boîtier: fonte grise, galvanisé et laquée
Etanchéité: IP67 selon EN 60529
Matériau des contacts: Argent
Eléments de commutation: Rupture brusque, Inverseur avec 2 ponts de contacts isolés galvaniquement
Action dépendante, Contact NF à manoeuvre positive d'ouverture ⊖
Système de commutation: action dépendante et rupture brusque
Raccordement: Bornes à vis M 4
Section du conducteur: max. 2,5 mm² (y compris embouts)
 U_{imp} :
- Rupture brusque: 4 kV
- Action dépendante: 6 kV
 U_i :
- Rupture brusque: 250 V
- Action dépendante: 400 V
- Indice de commande -t: 500 V
 I_{the} : 16 A
 I_e/U_e :
- Rupture brusque: 4 A / 230 V
- Action dépendante: 4 A / 400 V
Catégorie d'utilisation: AC-15
Fusible recommandé: 16 A gL/gG fusible D
Course d'ouverture des contacts:
- Rupture brusque: max. 2 x 2,5 mm
- Action dépendante: max. 2 x 2 mm
Temps de commutation: 35 ms
Temps de rebondissement: 5 ms
Température ambiante: -30 °C ... 90 °C
Durée de vie mécanique: 10 million de manœuvres
Fréquence de manoeuvre : max. 3000/h


Variantes de contact

1 contact NO
1 contacts NF

Rupture brusque




Action dépendante

 


2 contact NO
2 contacts NF

Rupture brusque

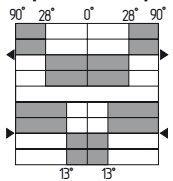

Action dépendante

 

Homologations




Exemple de commande

① 250-②z-③-④


N°	Option	Description
①	M. T.	Rupture brusque Action dépendante
②	11 22	1 NO / 1 NF 2 NO / 2 NF
③	Sélection	des leviers voir page 1-159
④	t	Version tropicalisée et hautes températures de - 40 °C à + 200 °C
1276		Contacts dorés

Interrupteur de déport de bande


Composants

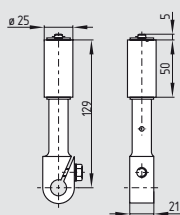

Levier de déport de bande 243

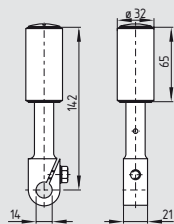

Levier de déport de bande 966

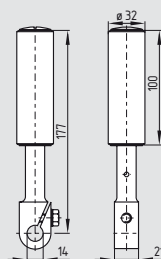

Levier de déport de bande 1224

Exemple de commande

Levier de déport de bande

243	Suffixe de commande -243
966	Suffixe de commande -966
1224	Suffixe de commande -1224