





DE Betriebsanleitung Seite 1
Original

SZ 415-1 für AZ/AZM 415-B30-01, -03, -06 und -08

Montage innen, Türanschlag rechts
AZ/AZM 415-B30-01 (mit Panikgriff)
AZ/AZM 415-B30-03

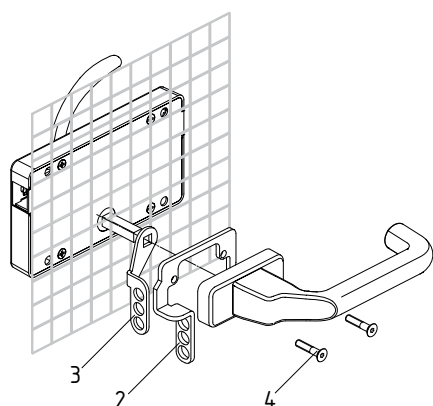


Montage außen, Türanschlag links
AZ/AZM 415-B30-06 (mit Panikgriff)
AZ/AZM 415-B30-08

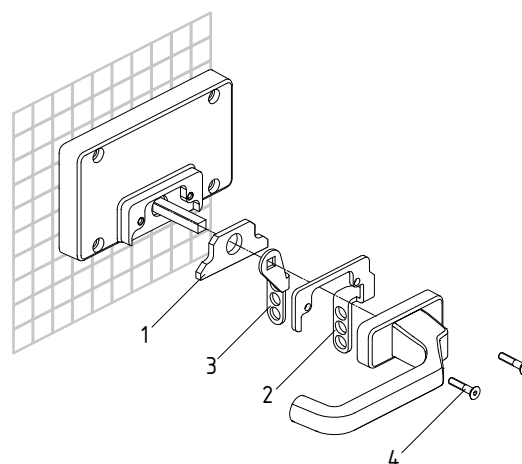


SZ 415-2 für AZ/AZM 415-B30-02, -04, -05 und -07

Montage innen, Türanschlag links
AZ/AZM 415-B30-02 (mit Panikgriff)
AZ/AZM 415-B30-04

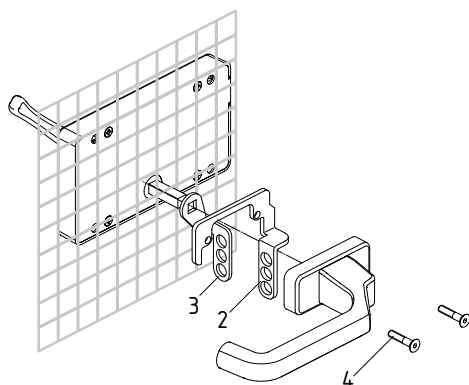

Montage außen, Türanschlag rechts
AZ/AZM 415-B30-05 (mit Panikgriff)
AZ/AZM 415-B30-07

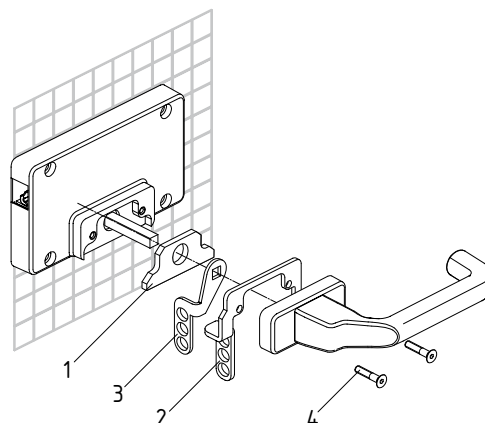

Lieferumfang

- 1 Distanzstück
- 2 Sperrblech
- 3 Sperrzange
- 4 zwei Innensechskantenschrauben M 5 x 25

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

