



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322304006905

认证委托人名称及地址
施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
上海市青浦区漕盈路 3336 号

生产者名称及地址
施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
上海青浦区漕盈路 3336 号

生产企业名称及地址
施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
上海市青浦区漕盈路 3336 号

产品名称和系列、型号、规格
防爆限位开关
EX-T*335-*Y*-*-*

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求，特发此证。
发证日期:2025 年 09 月 23 日 有效期至:2030 年 09 月 22 日

首次发证日期:2025 年 09 月 23 日
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督


证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

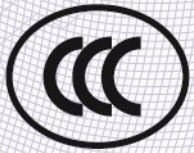

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2025322304006905

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schmersal Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
No.3336 Caoying Road, Qing Pu, Shanghai

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schmersal Industrial Switchgear(shanghai)Co.,Ltd
No.3336 Caoying Road,QingPu,Shanghai

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schmersal Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
No.3336 Caoying Road, Qing Pu, Shanghai

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

EX-listed switch
EX-T*335-*Y*-*.*

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date:2025-09-23 Valid until:2030-09-22

Date of initial issue:2025-09-23

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322304006905

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品名称：
防爆限位开关

型号规格：
EX-T ①335-②Y③-④-⑤

序列		
①	操动头	1K—滚轮推杆、3K—斜角推杆、4V10H-棒杆、4V7H-滚轮摇杆、4VH-滚轮摇杆、R-滚轮直杆、S—直杆
②	触头配置	20: 2常开 2NO 02: 2常闭 2NC 11: 1常开 1常闭
③	触头配置	Blank 标准版本 UE 交错触头
④	滚轮材质	空白 标准版本 RMS 黄铜滚轮 RMS-U180 黄铜滚轮, 操动头旋转 180°
⑤	客户定制	Blank 标准版本 2138... 滚轮摇杆 7H 手柄, 适用于安全应用 2831 客户定制特殊版本 2969 客户定制特殊版本 2970 客户定制特殊版本 2971 客户定制特殊版本 2983 客户定制特殊版本

防爆标志：
Ex db eb II C T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db

电气参数：
额定电压：250V；额定电流：5A。
使用类别：AC-1。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



批准：

郭敬华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322304006905

证书附页：第 2 页 共 2 页

相关报告编号：

2025S17402-016503

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

(1) 产品使用环境温度范围为： $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ （端子横截面积为 1.0mm^2 ）；
 $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ （端子横截面积为 2.5mm^2 ）。

(2) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

2. 产品外壳防护等级为：IP65。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIIAS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司